

stylish

INNOVATION OG
KREATIVITET
FORENET



Flash streamer teknologi rensr luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lyd-svage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.




Coanda-effekten optimerer luftstrømmen. Med specielt designede flapper skabes en bedre temperaturfordeling i hele rummet.



Den intelligente termiske sensor bestemmer rummets aktuelle temperatur, hvorefter den skifter til et luftstrømsmønster, der sender varm/kold luft til nødvendige områder.



Indedelen fås i mat hvid eller sort trælook

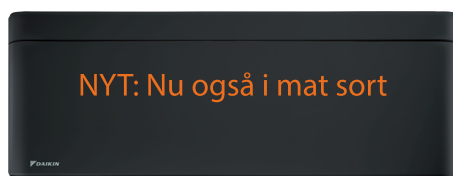

NYT: Nu også i mat sort



3D-luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere luft helt ud i hjørnerne af selv store rum.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.





Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.

Stylish anvender **Coanda-effekten**, hvor specialdesignede flapper skaber to forskellige luftstrømsmønstre alt efter om enheden kører opvarmning eller køling. Du opnår derved en mere stabil og komfortabel rumtemperatur og undgår træk.

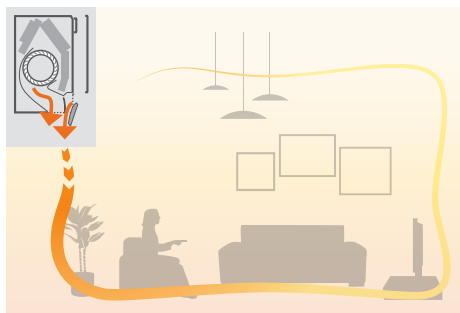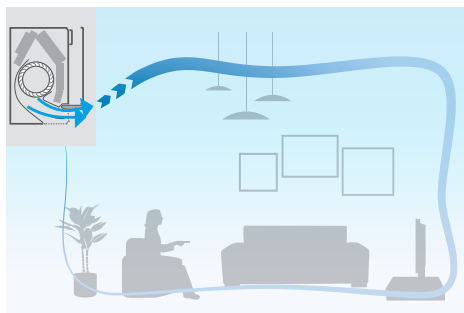

24/7/365
styring

via online app (inkl.)



Stylish - R32 / FTXA + RXA⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽²⁾	kW	2,50	3,40
		SEER		8,74	8,73
		Årligt energiforbrug	kWh	101	137
	Opvarmning (gennemsnitsklima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽³⁾	kW	2,45	2,50
		SCOP		5,15	
		Årligt energiforbrug	kWh	666	680
Indendørsenhed (FTXA)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	295x798x189		
Lydeffektniveau	Køling		dB(A)	57	60
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dB(A)	40/25/19	41/25/19
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dB(A)	40/25/19	41/25/19
Udendørsenhed (RXA)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	550x765x285		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	59/59	61/61
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	46/47	49/49
Kølemiddel	Type		R-32		
	Påfyldning		kg	0,76	

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimalspecialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK