

Ururu Sarara

DEN ULTIMATIVE
INDEKLIMALØSNING,
DER KAN DET HELE



Flash streamer teknologi rensr luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Befugtning uden separat vandforsyning. Fugten trækkes ud af udeluften og tilføres indeluften.



Indeluften affugtes uden påvirkning af rumtemperaturen ved at blande kold, tør luft med varm luft.



Bevægelsessensor i 3 retninger. En sensor styrer luftstrømme væk fra personer og skifter automatisk til energibesparende funktion, når ingen personer registreres i rummet.



Frisklufttilskud giver øget velvære i boligen.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.




Automatisk filterrensning giver minimalt vedligehold.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.

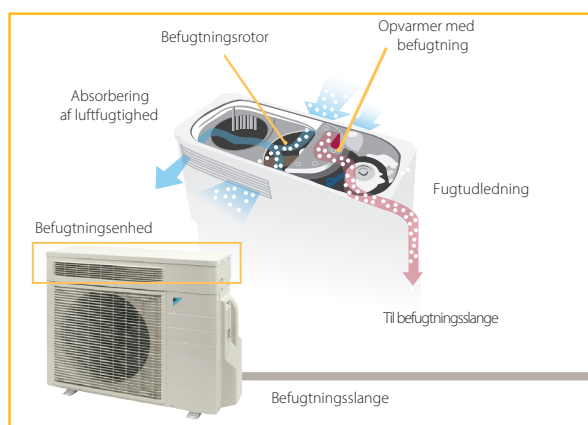

24/7/365
styring
via online app (tilkøb)



Ururu Sarara - R32 / FTXZ + RXZ ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35	50
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++		
		Pdesign ⁽²⁾	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Årligt energiforbrug	kWh	92	136	203
	Opvarmning (gennemsnitsklima)	Energiklasse		A+++		
		Pdesign ⁽³⁾	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
Årligt energiforbrug		kWh	831	1.100	1.427	
Indendørsenhed (FTXZ)			Model	25	35	50
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		295x798x372		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBa	54/56	57/57	60/59
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dBa	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dBa	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Udendørsenhed (RXZ)			Model	25	35	50
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		693x795x300		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBa	59/59	61/61	63/64
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dBa	46/46	48/48	49/50
Kølemiddel	Type			R-32		
	Påfyldning		kg	1,34		

(1) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp.

(3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK